

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa y accionamiento plástico PA6, reforzada con fibra de vidrio.  
Tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.

**Versión:**

Carcasa y accionamiento negros.  
Tuerca cincadas.

**Indicación:**

Cuarto de vuelta con leva con muelles. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).





Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

**Indicación sobre el dibujo:**

Accionamiento:

- a) Cuadrado 7 mm
- b) Cuadrado 8 mm
- c) Ranura
- d) Paletón doble 3 mm
- e) Paletón doble 5 mm
- f) Triángulo 8 mm

## Planos

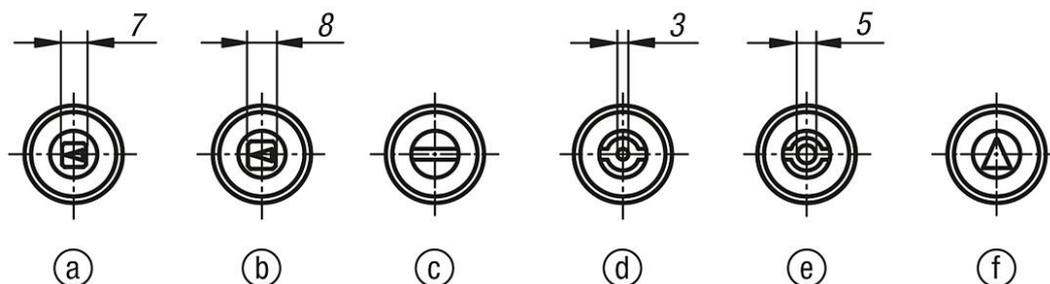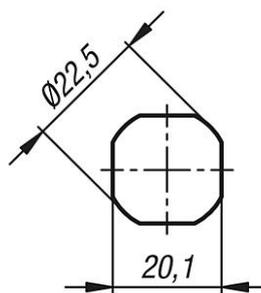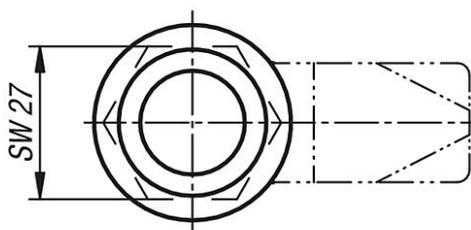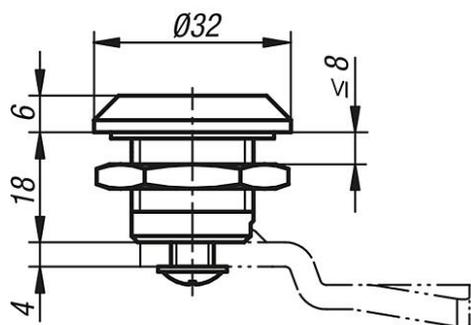

## Nuestros productos

| Referencia  | Accionamiento      |
|-------------|--------------------|
| 05567-17185 | cuadrado 7 mm      |
| 05567-18185 | cuadrado 8 mm      |
| 05567-20185 | ranura             |
| 05567-43185 | paletón doble 3 mm |
| 05567-45185 | paletón doble 5 mm |
| 05567-88185 | triángulo 8 mm     |