

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o fundición gris.

Versión:

Fosfatado.


Indicación:

Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.

Accesorios:

Casquillos de sujeción cónicos 23200.

Planos

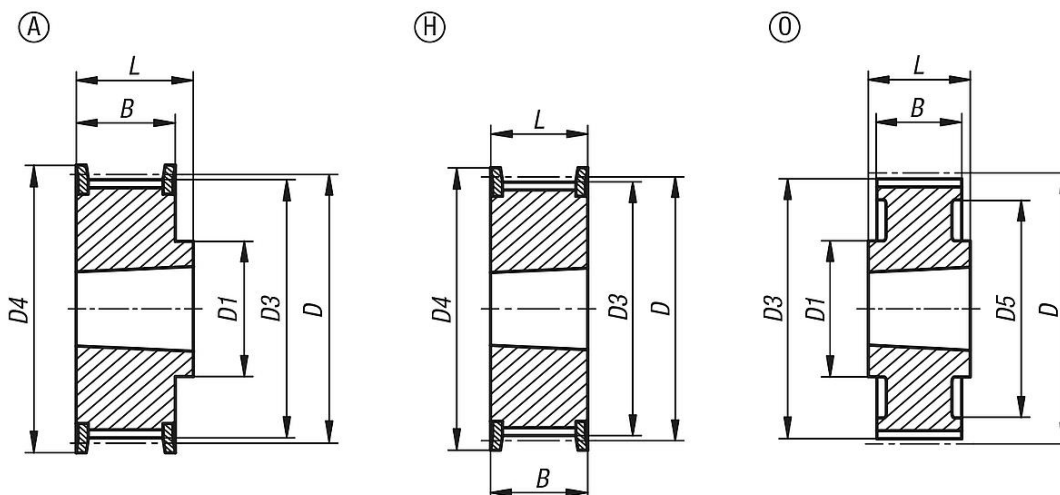

Nuestros productos

Referencia	Anchura de correa	Forma	Material del cuerpo de base	Versión 2	Número de dientes	D	D1 máx.	D3	D4 máx.	D5	B	L
22005-0515034	15	H	Acero	p. casquillo de sujeción cónico 1008	34	54,11	-	52,97	57	-	22	22
22005-0515036	15	H	Acero	p. casquillo de sujeción cónico 1108	36	57,3	-	56,16	62	-	22	22
22005-0515038	15	H	acero	p. casquillo de sujeción cónico 1108	38	60,48	-	59,34	67	-	22	22
22005-0515040	15	H	acero	p. casquillo de sujeción cónico 1108	40	63,66	-	62,52	73	-	22	22
22005-0515044	15	H	acero	p. casquillo de sujeción cónico 1108	44	70,03	-	68,89	75	-	22	22
22005-0515048	15	A	acero	p. casquillo de sujeción cónico 1210	48	76,39	64	75,25	84	-	20,5	25
22005-0515056	15	A	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1210	56	89,13	70	87,99	94	-	20,5	25
22005-0515064	15	A	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1210	64	101,86	80	100,72	108	-	20,5	25
22005-0515072	15	A	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1610	72	114,59	92	113,45	121	-	20,5	25
22005-0515080	15	A	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1610	80	127,32	92	126,18	135	-	20,5	25
22005-0515090	15	O	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1610	90	143,24	92	142,1	-	122	20,5	25
22005-0515112	15	O	fundición gris	p. casquillo de sujeción cónico 1610	112	178,25	110	177,11	-	157	20,5	25

