

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts



Ejemplos de diseño de cubierta



Descripción

Material:

Termoplástico negro, perno roscado de acero.

Versión:

Perno roscado cincado y cromado en azul.


A petición:

Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.

Indicación sobre el dibujo:

Forma L: rosca exterior

Planos

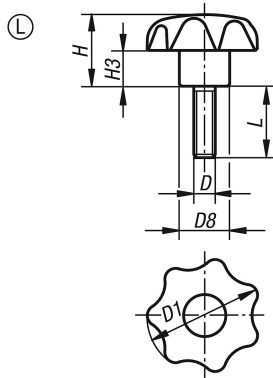

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	L
06220-4A517X60	L	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	60
06220-4A51X60	L	negro	1/2-13	63	26	40	21	60
06220-4A516X60	L	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	60
06220-4A515X60	L	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	60
06220-4A1X10	L	negro	10-32	25	12	16	8	10
06220-4A15X10	L	gris claro RAL 7035	10-32	25	12	16	8	10
06220-4A16X10	L	rojo tráfico RAL 3020	10-32	25	12	16	8	10
06220-4A17X10	L	amarillo colza RAL 1021	10-32	25	12	16	8	10
06220-4A1X20	L	negro	10-32	25	12	16	8	20
06220-4A15X20	L	gris claro RAL 7035	10-32	25	12	16	8	20
06220-4A16X20	L	rojo tráfico RAL 3020	10-32	25	12	16	8	20
06220-4A17X20	L	amarillo colza RAL 1021	10-32	25	12	16	8	20
06220-4A2X20	L	negro	1/4-20	25	12	16	8	20
06220-4A25X20	L	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	20
06220-4A26X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	20

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	L
06220-4A27X20	L	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	20
06220-4A2X30	L	negro	1/4-20	25	12	16	8	30
06220-4A25X30	L	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	30
06220-4A26X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	30
06220-4A27X30	L	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	30
06220-4A21X20	L	negro	1/4-20	32	14	20	10	20
06220-4A215X20	L	gris claro RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	20
06220-4A216X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	20
06220-4A217X20	L	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	20
06220-4A21X30	L	negro	1/4-20	32	14	20	10	30
06220-4A215X30	L	gris claro RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	30
06220-4A216X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	30
06220-4A217X30	L	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	30
06220-4A3X20	L	negro	5/16-18	32	14	20	10	20
06220-4A35X20	L	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	20
06220-4A36X20	L	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	20
06220-4A37X20	L	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	20
06220-4A3X40	L	negro	5/16-18	32	14	20	10	40
06220-4A35X40	L	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	40
06220-4A36X40	L	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	40
06220-4A37X40	L	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	40
06220-4A31X20	L	negro	5/16-18	40	18	25	13	20
06220-4A315X20	L	gris claro RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	20
06220-4A316X20	L	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	20
06220-4A317X20	L	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	20
06220-4A31X40	L	negro	5/16-18	40	18	25	13	40
06220-4A315X40	L	gris claro RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	40
06220-4A316X40	L	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	40
06220-4A317X40	L	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	40
06220-4A4X20	L	negro	3/8-16	40	18	25	13	20
06220-4A45X20	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	20
06220-4A46X20	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	20
06220-4A47X20	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	20
06220-4A4X40	L	negro	3/8-16	40	18	25	13	40
06220-4A45X40	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	40
06220-4A46X40	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	40
06220-4A47X40	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	40
06220-4A41X20	L	negro	3/8-16	50	22	32	17	20
06220-4A415X20	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	20
06220-4A416X20	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	20
06220-4A417X20	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	20
06220-4A41X40	L	negro	3/8-16	50	22	32	17	40
06220-4A415X40	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	40
06220-4A416X40	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	40
06220-4A417X40	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	40
06220-4A5X30	L	negro	1/2-13	50	22	32	17	30
06220-4A55X30	L	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	30
06220-4A56X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	30
06220-4A57X30	L	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	30
06220-4A5X60	L	negro	1/2-13	50	22	32	17	60
06220-4A55X60	L	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	60
06220-4A56X60	L	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	60
06220-4A57X60	L	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	60
06220-4A42X20	L	negro	3/8-16	63	26	40	21	20
06220-4A425X20	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	20
06220-4A426X20	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	20
06220-4A427X20	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	20
06220-4A42X40	L	negro	3/8-16	63	26	40	21	40
06220-4A425X40	L	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	40
06220-4A426X40	L	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	40
06220-4A427X40	L	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	40
06220-4A51X30	L	negro	1/2-13	63	26	40	21	30
06220-4A515X30	L	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	30
06220-4A516X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	30
06220-4A517X30	L	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	30

