

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts



Ejemplos de diseño de cubierta



Descripción

Material:

Termoplástico negro, casquillo de acero.

Versión:

Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.


A petición:

Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.

Indicación sobre el dibujo:

Forma H: con casquillo con agujero ciego

Planos

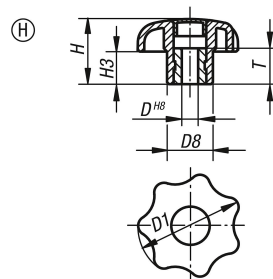

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	T
06220-1CL	H	negro	0,188	25	12	16	8	10
06220-1CL5	H	gris claro RAL 7035	0,188	25	12	16	8	10
06220-1CL6	H	rojo tráfico RAL 3020	0,188	25	12	16	8	10
06220-1CL7	H	amarillo colza RAL 1021	0,188	25	12	16	8	10
06220-1CM	H	negro	0,25	32	14	20	10	10
06220-1CM5	H	gris claro RAL 7035	0,25	32	14	20	10	10
06220-1CM6	H	rojo tráfico RAL 3020	0,25	32	14	20	10	10
06220-1CM7	H	amarillo colza RAL 1021	0,25	32	14	20	10	10
06220-1CN	H	negro	0,312	40	18	25	13	14
06220-1CN5	H	gris claro RAL 7035	0,312	40	18	25	13	14
06220-1CN6	H	rojo tráfico RAL 3020	0,312	40	18	25	13	14
06220-1CN7	H	amarillo colza RAL 1021	0,312	40	18	25	13	14
06220-1CO	H	negro	0,375	50	22	32	17	14
06220-1CO5	H	gris claro RAL 7035	0,375	50	22	32	17	14
06220-1CO6	H	rojo tráfico RAL 3020	0,375	50	22	32	17	14
06220-1CO7	H	amarillo colza RAL 1021	0,375	50	22	32	17	14

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	T
06220-1C01	H	negro	0,375	63	26	40	21	14
06220-1C015	H	gris claro RAL 7035	0,375	63	26	40	21	14
06220-1C016	H	rojo tráfico RAL 3020	0,375	63	26	40	21	14
06220-1C017	H	amarillo colza RAL 1021	0,375	63	26	40	21	14
06220-1CP	H	negro	0,5	63	26	40	21	18
06220-1CP5	H	gris claro RAL 7035	0,5	63	26	40	21	18
06220-1CP6	H	rojo tráfico RAL 3020	0,5	63	26	40	21	18
06220-1CP7	H	amarillo colza RAL 1021	0,5	63	26	40	21	18