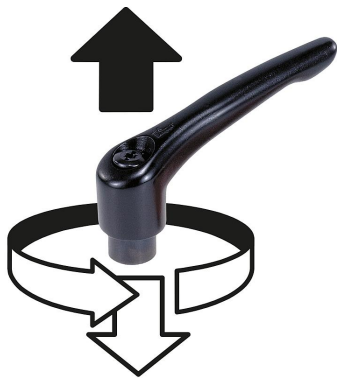


Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
PartsDesenclavar
mediante elevación

Descripción

Material:

Empuñadura de 1.0401.

Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:

Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.

Partes de acero bruñido.

Indicación:


Colores estándar suministrados:

Rojo RAL 3003 de estructura fina.

Con $L \geq 60$ mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.**Indicación sobre el dibujo:**

1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753

Planos

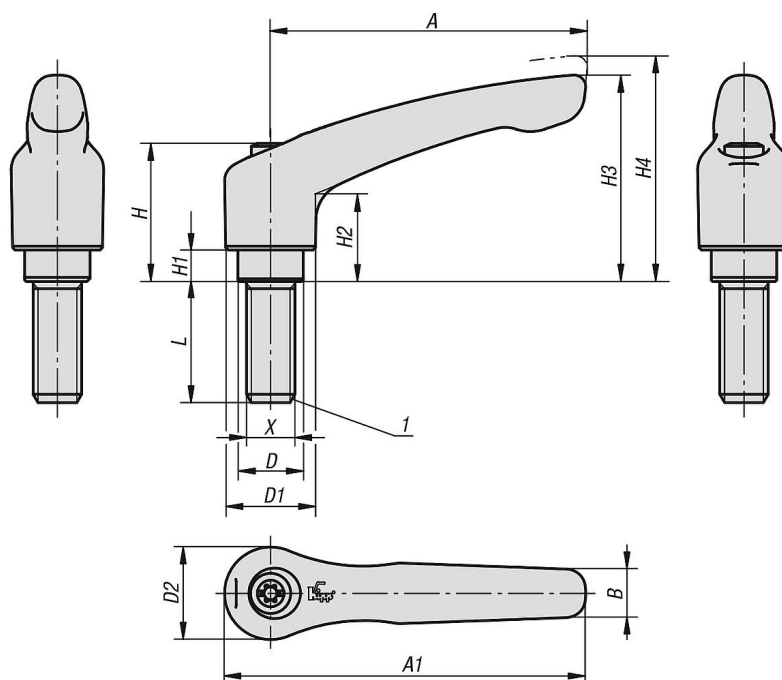

Nuestros productos

Referencia	Color	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06443-1A027X10	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06443-1A027X15	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06443-1A027X20	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06443-1A027X25	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06443-1A027X30	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06443-1A027X35	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06443-1A027X40	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06443-1A027X45	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06443-1A027X50	rojo rubí RAL 3003	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06443-1A127X10	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06443-1A127X15	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06443-1A127X20	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06443-1A127X25	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06443-1A127X30	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06443-1A127X35	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06443-1A127X40	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06443-1A127X45	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06443-1A127X50	rojo rubí RAL 3003	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06443-1A227X10	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06443-1A227X15	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06443-1A227X20	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06443-1A227X25	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06443-1A227X30	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06443-1A227X35	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06443-1A227X40	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06443-1A227X45	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06443-1A227X50	rojo rubí RAL 3003	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06443-2A227X15	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06443-2A227X20	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06443-2A227X25	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06443-2A227X30	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06443-2A227X35	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06443-2A227X40	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06443-2A227X45	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45

Nuestros productos

Referencia	Color	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06443-2A227X50	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06443-2A227X55	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06443-2A227X60	rojo rubí RAL 3003	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06443-2A327X15	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06443-2A327X20	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06443-2A327X25	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06443-2A327X30	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06443-2A327X35	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06443-2A327X40	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06443-2A327X45	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06443-2A327X50	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06443-2A327X55	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06443-2A327X60	rojo rubí RAL 3003	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06443-2A427X15	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06443-2A427X20	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06443-2A427X25	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06443-2A427X30	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06443-2A427X35	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06443-2A427X40	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06443-2A427X45	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06443-2A427X50	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06443-2A427X55	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06443-2A427X60	rojo rubí RAL 3003	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06443-3A327X15	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06443-3A327X20	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06443-3A327X25	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06443-3A327X30	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06443-3A327X35	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06443-3A327X40	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06443-3A327X45	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06443-3A327X50	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06443-3A327X55	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06443-3A327X60	rojo rubí RAL 3003	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06443-3A427X15	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06443-3A427X20	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06443-3A427X25	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06443-3A427X30	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06443-3A427X35	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06443-3A427X40	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06443-3A427X45	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06443-3A427X50	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06443-3A427X55	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06443-3A427X60	rojo rubí RAL 3003	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06443-4A427X20	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06443-4A427X25	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06443-4A427X30	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06443-4A427X35	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06443-4A427X40	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06443-4A427X45	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06443-4A427X50	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06443-4A427X55	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06443-4A427X60	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06443-4A427X70	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06443-4A427X80	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06443-4A427X90	rojo rubí RAL 3003	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06443-4A527X20	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06443-4A527X25	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06443-4A527X30	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06443-4A527X35	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06443-4A527X40	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06443-4A527X45	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06443-4A527X50	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06443-4A527X55	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06443-4A527X60	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60

Nuestros productos

Referencia	Color	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06443-4A527X70	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06443-4A527X80	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06443-4A527X90	rojo rubí RAL 3003	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06443-5A527X25	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06443-5A527X30	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06443-5A527X35	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06443-5A527X40	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06443-5A527X45	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06443-5A527X50	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06443-5A527X55	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06443-5A527X60	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06443-5A527X70	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06443-5A527X80	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06443-5A527X90	rojo rubí RAL 3003	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06443-5A627X25	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06443-5A627X30	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06443-5A627X35	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06443-5A627X40	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06443-5A627X45	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06443-5A627X50	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06443-5A627X55	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06443-5A627X60	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06443-5A627X70	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06443-5A627X80	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06443-5A627X90	rojo rubí RAL 3003	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90