

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.


Versión:

Acabado natural. Bola endurecida.

Indicación:

Para las series en pulgadas, la dimensión D et S está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

Planos

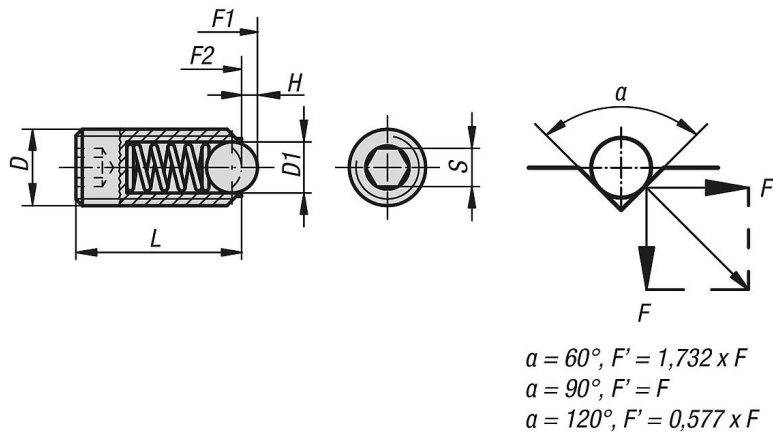

Nuestros productos

Piezas de presión con resorte y bola, hexágono interior, acero inoxidable, presión final estándar, pulgadas

Referencia	D	D1	H	L	S	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03035-AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03035-A4	3/8-16	6	2	23	3/16	20	35
03035-A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03035-A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125
03035-2AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	47	73
03035-2A4	3/8-16	6	2	23	3/16	66	100
03035-2A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	66	120
03035-2A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	90	180

