
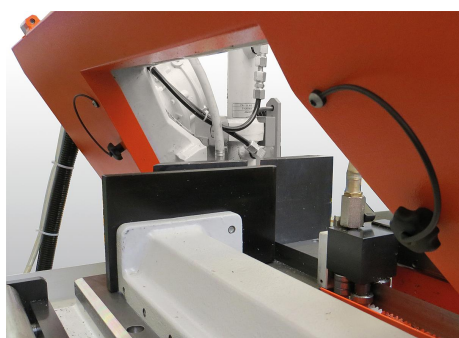


INCH
Parts

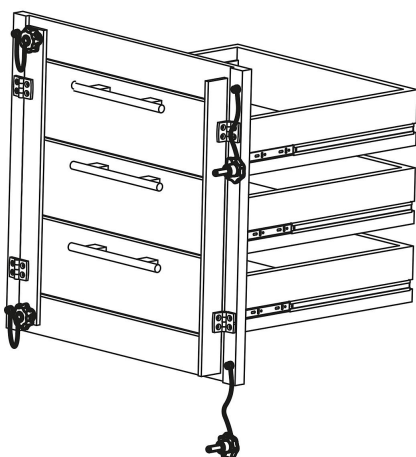

Descripción

Material:

Empuñadura en estrella de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.

Versión:

Casquillo o perno roscado con acabado natural.

Montaje:


Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.

Accesorios:

La cinta de seguridad también se puede adquirir como accesorio, ver K0743.04190.

Indicación sobre el dibujo:

Forma KS: casquillo roscado, con cubierta
Forma LS: rosca exterior

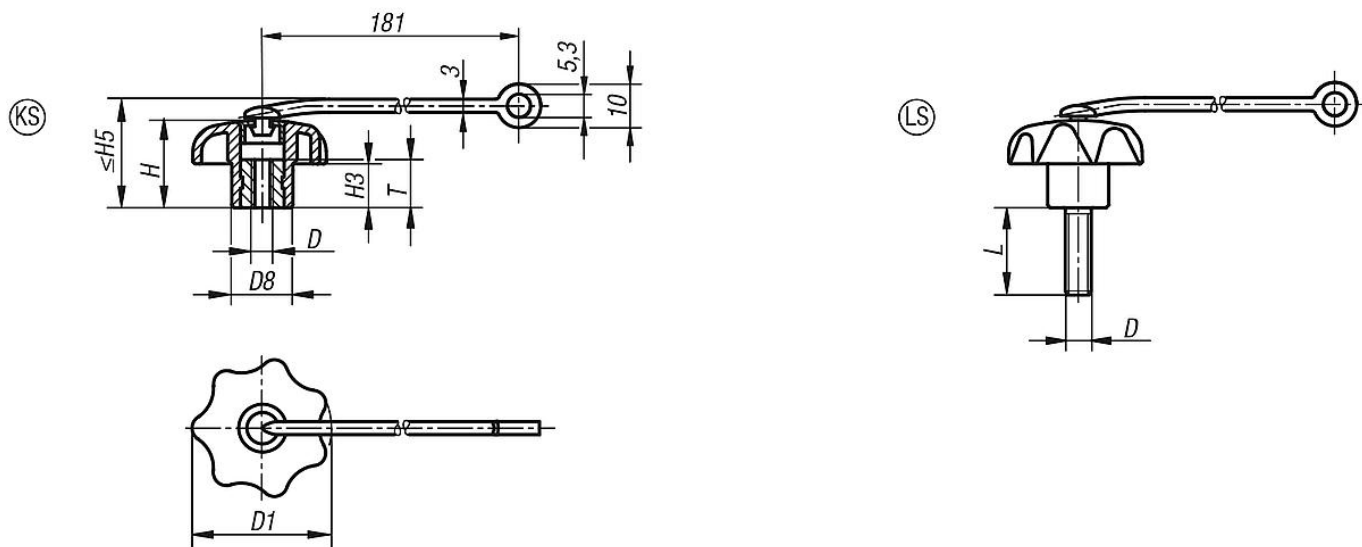

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	H5 máx.	L	T
06220-6AE	KS	gris antracita RAL 7021	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE5	KS	gris claro RAL 7035	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE6	KS	rojo tráfico RAL 3020	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE7	KS	amarillo colza RAL 1021	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A1	KS	gris antracita RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A15	KS	gris claro RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A16	KS	rojo tráfico RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A17	KS	amarillo colza RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A21	KS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A215	KS	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A216	KS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A217	KS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A11	KS	gris antracita RAL 7021	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A115	KS	gris claro RAL 7035	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A116	KS	rojo tráfico RAL 3020	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A117	KS	amarillo colza RAL 1021	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A2	KS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A25	KS	gris claro RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A26	KS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A27	KS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A3	KS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A35	KS	gris claro RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A36	KS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A37	KS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A41	KS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A415	KS	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A416	KS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A417	KS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A31	KS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A315	KS	gris claro RAL 7035	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A316	KS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A317	KS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A4	KS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A45	KS	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A46	KS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A47	KS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A51	KS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A515	KS	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A516	KS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A517	KS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	H5 máx.	L	T
06220-6A42	KS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A425	KS	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A426	KS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A427	KS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A5	KS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A55	KS	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A56	KS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A57	KS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A6	KS	gris antracita RAL 7021	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A65	KS	gris claro RAL 7035	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A66	KS	rojo tráfico RAL 3020	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A67	KS	amarillo colza RAL 1021	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-7A1X10	LS	gris antracita RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A15X10	LS	gris claro RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A16X10	LS	rojo tráfico RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A17X10	LS	amarillo colza RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A1X20	LS	gris antracita RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A15X20	LS	gris claro RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A16X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A17X20	LS	amarillo colza RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A2X20	LS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A25X20	LS	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A26X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A27X20	LS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A2X30	LS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A25X30	LS	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A26X30	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A27X30	LS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A21X20	LS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A215X20	LS	gris claro RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A216X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A217X20	LS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A21X30	LS	gris antracita RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A215X30	LS	gris claro RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A216X30	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A217X30	LS	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A3X20	LS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A35X20	LS	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A36X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A37X20	LS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A3X40	LS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A35X40	LS	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A36X40	LS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A37X40	LS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A31X20	LS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A315X20	LS	gris claro RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A316X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A317X20	LS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A31X40	LS	gris antracita RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A315X40	LS	gris claro RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A316X40	LS	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A317X40	LS	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A4X20	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A45X20	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A46X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A47X20	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A4X40	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A45X40	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A46X40	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A47X40	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A41X20	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A415X20	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A416X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A417X20	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A41X40	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D8	H	H3	H5 máx.	L	T
06220-7A415X40	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A416X40	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A417X40	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A5X30	LS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A55X30	LS	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A56X30	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A57X30	LS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A5X60	LS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A55X60	LS	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A56X60	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A57X60	LS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A42X20	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A425X20	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A426X20	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A427X20	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A42X40	LS	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A425X40	LS	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A426X40	LS	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A427X40	LS	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A51X30	LS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A515X30	LS	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A516X30	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A517X30	LS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A51X60	LS	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A515X60	LS	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A516X60	LS	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A517X60	LS	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-