



Descripción

Material:

Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Venta por pares.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada.

La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Ventajas:

Enclavamiento en la posición cerrada
Reducida altura de carril
Marcha suave


Indicación sobre el dibujo:

- 1) El modelo 21334-10-0300 no tiene agujero de montaje
- 2) El modelo 21334-10-0400 tiene agujero de montaje
- 3) El modelo 21334-10-0400 no tiene agujero de montaje
- 4) El modelo 21334-10-0150 no tiene agujero de montaje

21334-10 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg



Planos

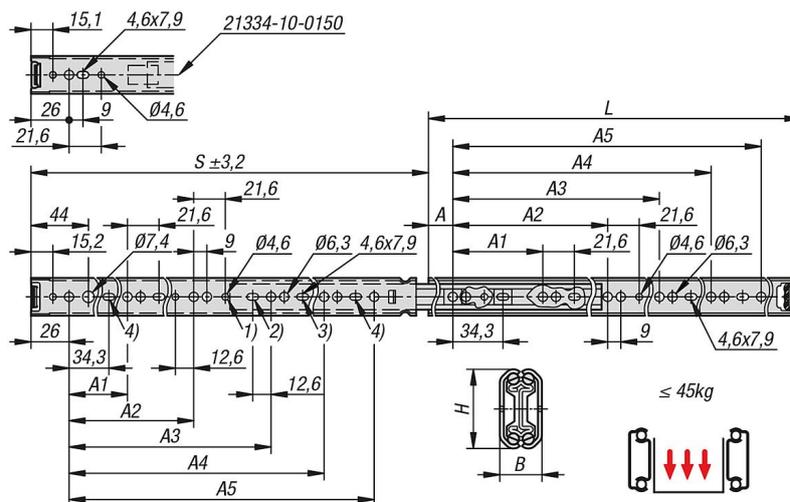

Nuestros productos

Referencia		Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
21334-10-0150	DZ2601-0015	montaje lateral	estándar	12	1 unidad = 1 par
21334-10-0200	DZ2601-0020	montaje lateral	estándar	16	1 unidad = 1 par
21334-10-0250	DZ2601-0025	montaje lateral	estándar	25	1 unidad = 1 par
21334-10-0300	DZ2601-0030	montaje lateral	estándar	32	1 unidad = 1 par
21334-10-0350	DZ2601-0035	montaje lateral	estándar	35	1 unidad = 1 par
21334-10-0400	DZ2601-0040	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-10-0450	DZ2601-0045	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-10-0500	DZ2601-0050	montaje lateral	estándar	35	1 unidad = 1 par
21334-10-0550	DZ2601-0055	montaje lateral	estándar	30	1 unidad = 1 par

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Carrera S	L
21334-10-0150	26	78	-	-	-	-	12,7	26,3	147,5	150
21334-10-0200	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	209	200
21334-10-0250	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	259	250
21334-10-0300	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	308	300
21334-10-0350	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	357	350
21334-10-0400	26	128	224	320	-	-	12,7	26,3	406	400
21334-10-0450	26	128	224	352	-	-	12,7	26,3	456	450
21334-10-0500	26	128	224	352	416	-	12,7	26,3	505	500
21334-10-0550	26	128	224	352	448	489	12,7	26,3	554	550