

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Poliamida, acero o acero inoxidable


Versión:

Husillo y tuercas cincados.
05885-01-204020 de nylon.

Indicación:

El husillo de presión 05885-01-204020 se suministra con una tuerca.

Planos

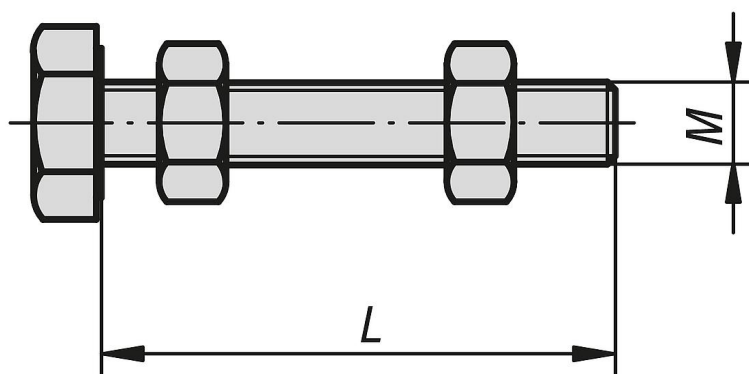

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Forma	M	L
05885-01-204020	poliamida	A	M4	20
05885-01-004025	acero	A	M4	25
05885-01-004040	acero	A	M4	40
05885-01-005035	acero	A	M5	35
05885-01-006025	acero	A	M6	25
05885-01-006050	acero	A	M6	50
05885-01-008040	acero	A	M8	40
05885-01-008060	acero	A	M8	60
05885-01-010050	acero	A	M10	50
05885-01-010080	acero	A	M10	80
05885-01-012075	acero	A	M12	75
05885-01-012100	acero	A	M12	100
05885-01-016150	acero	A	M16	150
05885-01-104020	acero inoxidable	A	M4	20
05885-01-105030	acero inoxidable	A	M5	30

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Forma	M	L
05885-01-105035	acero inoxidable	A	M5	35
05885-01-106040	acero inoxidable	A	M6	40
05885-01-106050	acero inoxidable	A	M6	50
05885-01-108060	acero inoxidable	A	M8	60
05885-01-110080	acero inoxidable	A	M10	80