

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Prisma de acero.

Asiento de sujeción rápida de aluminio.

**Versión:**

Prisma naranja lacado.

Asiento de sujeción rápida con revestimiento duro.

**Indicación:**

Imán conmutable para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo redondas. Mediante el taladro D1 se puede fijar un tope de longitud ajustable.

El prisma magnético se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los prismas magnéticos se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.

**Accesorios:**

Placas base 34031.

Mesas de posicionamiento 34031-05.

Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.

Soportes de sujeción rápida básicos 34006.


Soportes de sujeción rápida básicos 34021.

Mesas en cruz 34031-10.

Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.

Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.

Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.

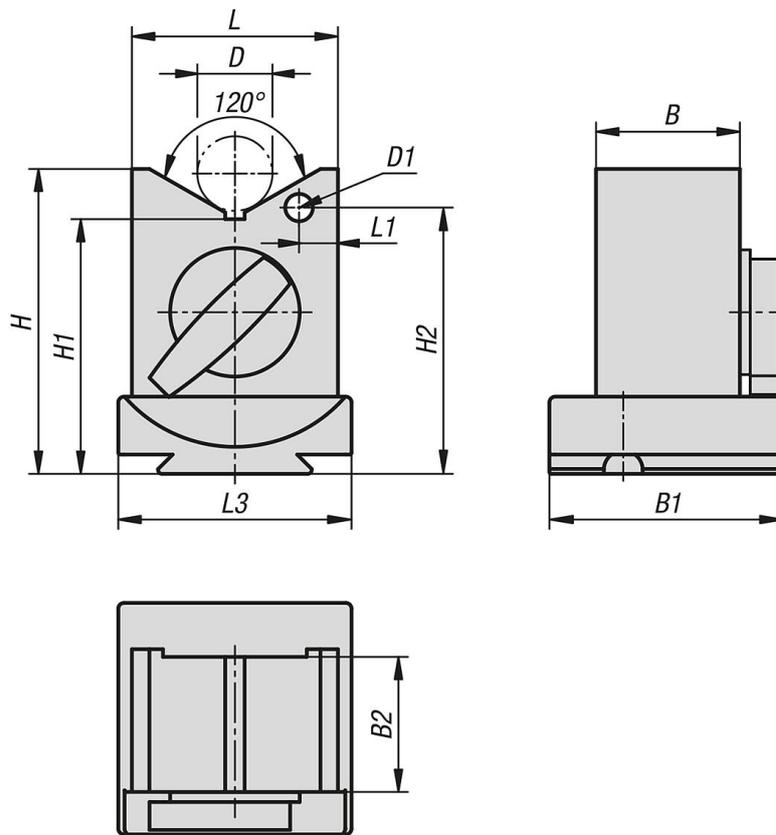

Nuestros productos

Prismas magnéticos conmutables

Referencia	B	B1	B2	D mín.	D máx.	D1	H	H1	H2	L	L1	L3	F=Fuerza de sujeción (N)
34013-0800381	40	60	38	5	50	7	80	66,5	69	53,2	9	60	80