

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.

Versión:


Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.

Indicación:

Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15° en 15°. Placa atornillable universal con un rango de giro de 60°. Para cargas hasta 3 kg (dinámicas) y hasta 10 kg (estáticas). Los agujeros de fijación universales permiten un fácil montaje en los elementos superficiales.

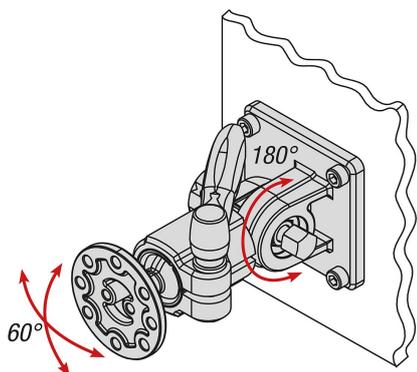

Planos

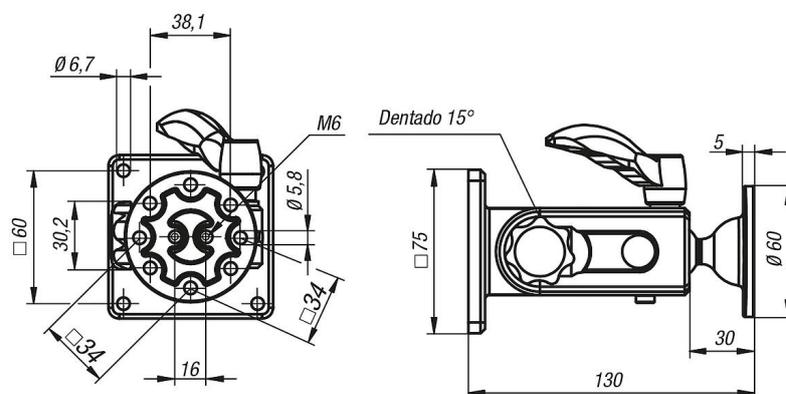

Nuestros productos

Referencia	Imagen	Versión 1
29180-3005		Consola

