

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Aluminio.

Versión:

Acabado natural.

Indicación:

Estos soportes de árbol se necesitan como apoyo para la combinación de árboles y rodamientos lineales de bolas de estructura abierta.

Los árboles con apoyo continuo permiten rodamientos especialmente rígidos, si bien en muchos casos basta con un apoyo por secciones.


La longitud estándar de nuestros soportes de árbol es de 600 mm. Estas piezas se pueden acortar o combinar para formar soportes de cualquier longitud.

Accesorios:

Árboles guía de precisión con perforaciones de fijación 21590.

Tornillos de fijación 07160.

Planos

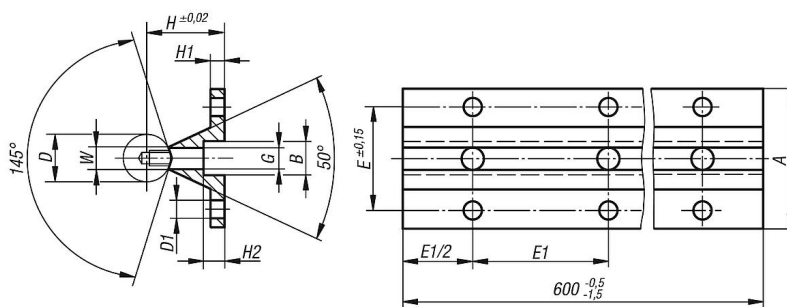

Nuestros productos

Referencia	Tamaño	A	B	D	D1	E	E1	G Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912	H	H1	H2	W
21565-12375X0600	12	40	8	12	4,5	29	75	M4x16	22	5	5	5,8
21565-16500X0600	16	45	9,5	16	5,5	33	100	M5x20	26	5	6	7
21565-20500X0600	20	52	11	20	6,6	37	100	M6x25	32	6	6,5	8,3
21565-25600X0600	25	57	14	25	6,6	42	120	M8x25	36	6	8,5	10,8
21565-30750X0600	30	69	17	30	9	51	150	M10x30	42	7	10,5	11
21565-40100X0600	40	73	17	40	9	55	200	M10x30	50	8	10,5	15
21565-50100X0600	50	84	19	50	11	63	200	M12x30	60	9	12,5	19