



Descripción del artículo/lmágenes del producto

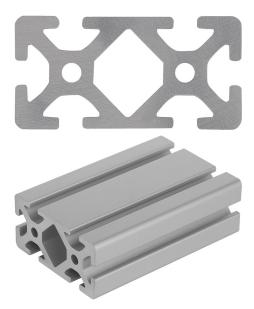



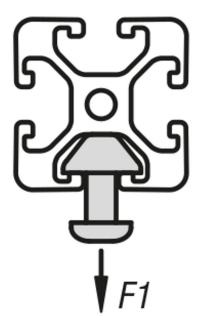



Descripción

Material:

Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Versión

Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.

Indicación:

Perfil de aluminio para construcciones en general.


A petición:

Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.

© norelem www.norelem.com



Planos

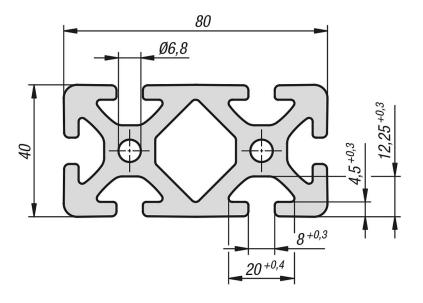

Nuestros productos

Referencia	Ancho de	Perfil	L	lx cm ⁴	ly cm⁴	Wx cm³	Wy cm³	Superficie de perfil cm²	F1 máx. kN	Peso aprox. kg/m
10048-084080X1000	8	40x80	1000	26,7	101,02	13,39	25,15	16,52	5	4,51

Indicaciones sobre este artículo

¿No aparece la longitud que desea?Entonces, póngase en contacto con nuestro personal especializado.La máxima longitud de suministro es de 6000 mm. Haga su pedido ahora aquí.