



Descripción

Material:

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero clase de resistencia 5.8.

Botón pulsador de plástico (POM).

Versión:

Partes de acero bruñado.

Indicación:

Δ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.

Los colores estándar son:

Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.

Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.

Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.

Con $L \geq 60$ mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.

A petición:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.

Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.

Indicación sobre el dibujo:


1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753

06610 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos

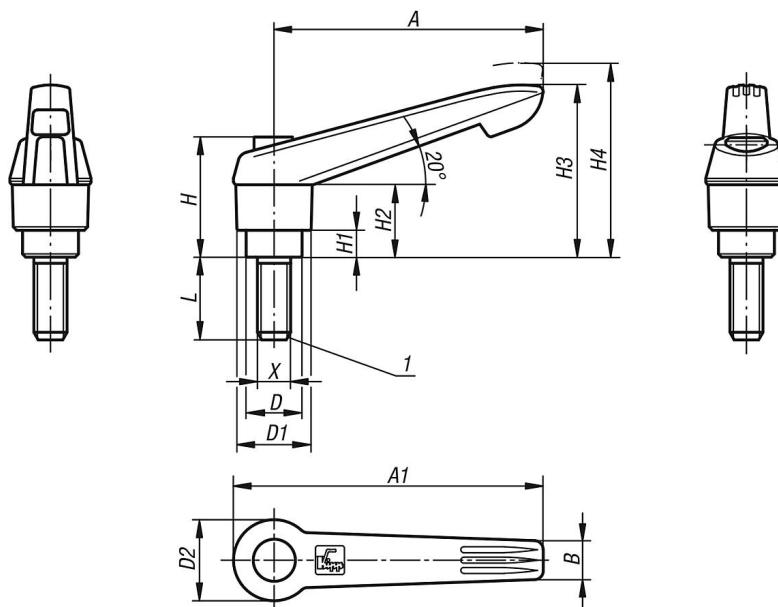

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06610-71105X10	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-71105X15	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-71105X20	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-71105X25	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-71105X30	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-71105X35	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-71105X40	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-71105X45	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-71105X50	gris antracita RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-72105X10	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-72105X15	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-72105X20	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-72105X25	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-72105X30	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-72105X35	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-72105X40	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-72105X45	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-72105X50	naranja puro RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06610-73105X10	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-73105X15	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-73105X20	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06610-73105X25	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
06610-73105X30	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06610-73105X35	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
06610-73105X40	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06610-73105X45	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
06610-73105X50	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50

06610 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06610-72308X20	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-72308X25	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-72308X30	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-72308X35	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-72308X40	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-72308X45	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-72308X50	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-72308X55	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-72308X60	naranja puro RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-73308X15	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-73308X20	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-73308X25	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-73308X30	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-73308X35	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-73308X40	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-73308X45	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-73308X50	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-73308X55	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-73308X60	rojo tráfico RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-71310X15	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-71310X20	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-71310X25	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-71310X30	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-71310X35	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-71310X40	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-71310X45	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-71310X50	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-71310X55	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-71310X60	gris antracita RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-72310X15	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-72310X20	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-72310X25	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-72310X30	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-72310X35	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-72310X40	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-72310X45	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-72310X50	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-72310X55	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-72310X60	naranja puro RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-73310X15	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
06610-73310X20	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
06610-73310X25	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
06610-73310X30	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
06610-73310X35	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
06610-73310X40	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
06610-73310X45	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
06610-73310X50	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
06610-73310X55	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
06610-73310X60	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
06610-71410X20	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-71410X25	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-71410X30	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-71410X35	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-71410X40	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-71410X45	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-71410X50	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-71410X55	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-71410X60	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-71410X70	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-71410X80	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-71410X90	gris antracita RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-72410X20	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-72410X25	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-72410X30	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

06610 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06610-72410X35	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-72410X40	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-72410X45	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-72410X50	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-72410X55	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-72410X60	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-72410X70	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-72410X80	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-72410X90	naranja puro RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-73410X20	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-73410X25	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-73410X30	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-73410X35	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-73410X40	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-73410X45	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-73410X50	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-73410X55	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-73410X60	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-73410X70	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-73410X80	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-73410X90	rojo tráfico RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-71412X20	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-71412X25	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-71412X30	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-71412X35	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-71412X40	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-71412X45	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-71412X50	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-71412X55	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-71412X60	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-71412X70	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-71412X80	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-71412X90	gris antracita RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-72412X20	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-72412X25	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-72412X30	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-72412X35	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-72412X40	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-72412X45	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-72412X50	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-72412X55	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-72412X60	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-72412X70	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-72412X80	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-72412X90	naranja puro RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-73412X20	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
06610-73412X25	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
06610-73412X30	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
06610-73412X35	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
06610-73412X40	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
06610-73412X45	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
06610-73412X50	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
06610-73412X55	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
06610-73412X60	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
06610-73412X70	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
06610-73412X80	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
06610-73412X90	rojo tráfico RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
06610-71512X25	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-71512X30	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-71512X35	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-71512X40	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-71512X45	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-71512X50	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-71512X55	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55

06610 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06610-71512X60	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-71512X70	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-71512X80	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-71512X90	gris antracita RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-72512X25	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-72512X30	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-72512X35	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-72512X40	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-72512X45	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-72512X50	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-72512X55	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-72512X60	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-72512X70	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-72512X80	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-72512X90	naranja puro RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-73512X25	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-73512X30	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-73512X35	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-73512X40	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-73512X45	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-73512X50	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-73512X55	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-73512X60	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-73512X70	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-73512X80	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-73512X90	rojo tráfico RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-71516X25	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-71516X30	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-71516X35	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-71516X40	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-71516X45	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-71516X50	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-71516X55	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-71516X60	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-71516X70	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-71516X80	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-71516X90	gris antracita RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-72516X25	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-72516X30	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-72516X35	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-72516X40	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-72516X45	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-72516X50	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-72516X55	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-72516X60	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-72516X70	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-72516X80	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-72516X90	naranja puro RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-73516X25	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-73516X30	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-73516X35	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-73516X40	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-73516X45	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-73516X50	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-73516X55	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-73516X60	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-73516X70	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-73516X80	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-73516X90	rojo tráfico RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90

