



Descripción

Material:

Chapa de acero DD11 1.0332.

Versión:

Partes de acero cincado.

Perno del eje tratado en caliente.

Empuñadura de plástico resistente al aceite.


Indicación:


Los tornillos no se incluyen en el suministro.

Véanse los accesorios en 05200 – 05280.

Indicación sobre el dibujo:

1) Soldable

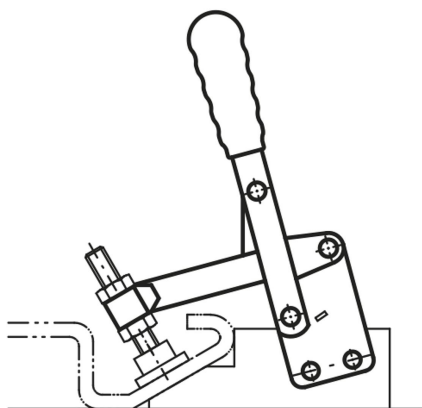

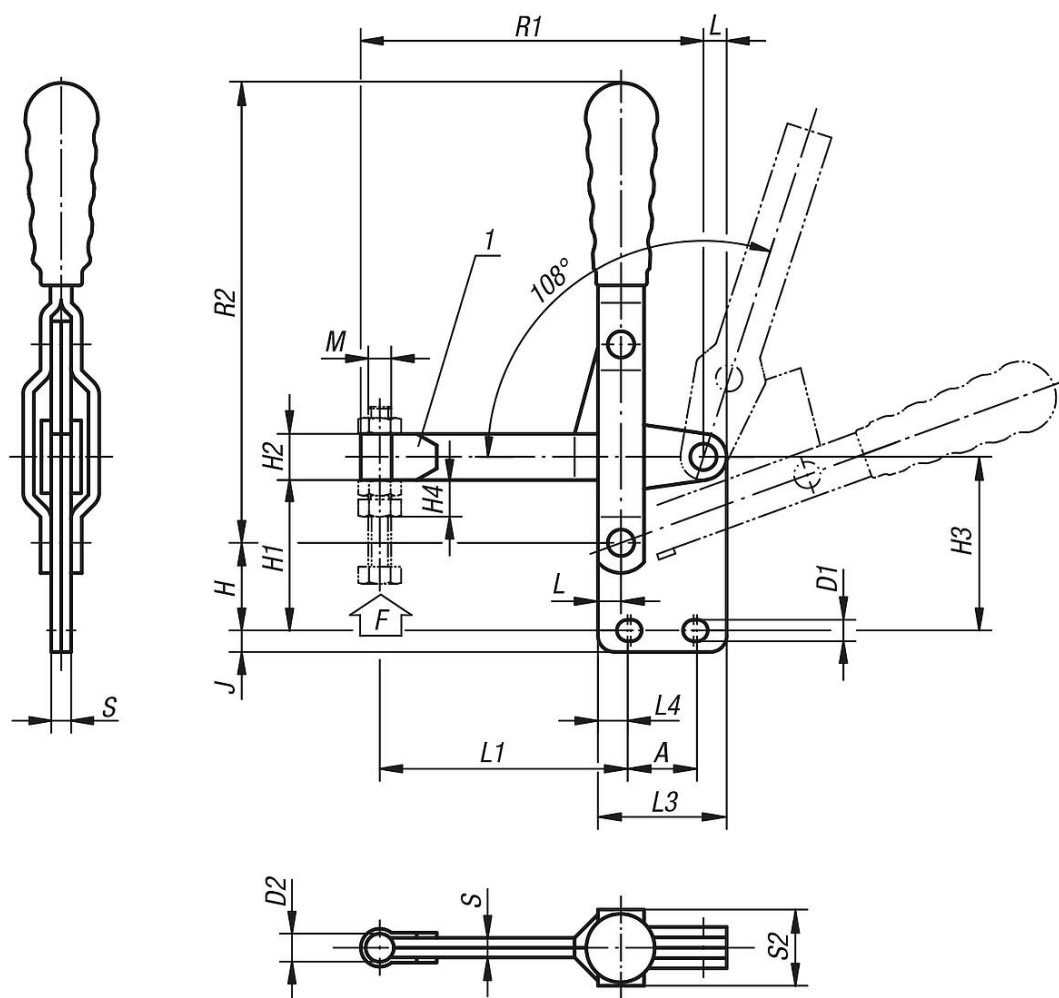

Nuestros productos

Referencia	L	L1	L3	L4	H	H1	H2	H3	H4	A mín.	A máx.	M=Husillo de presión	D1	D2	J	R1	R2	S	S2	F kN	Empuñaduras de plástico
05040-081	7	75	39	9	26,5	45,5	14	52,5	12	19	21	M8	7	8,5	6,5	103	143	6	23	2,2	05200-115
05040-101	8	92	43	7,5	33	52	18	61	16	26	28	M10	8,5	10,5	9	125	177	7	26	3,4	05200-120
05040-121	10	122	50	9	41	61	22	72	19	32	32	M12	8,5	12,5	11,5	159	215	8	30	4,5	05200-135