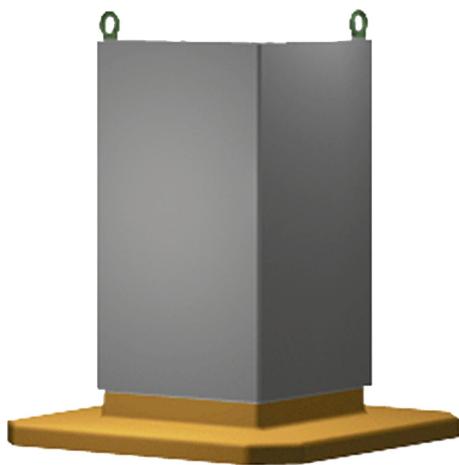


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

GJL 250.

Versión:

Superficies de referencia con mecanizado de precisión.

Indicación:


Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas.

Indicación sobre el dibujo:

Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm

Superficies en bruto: ± 2 mm

Planos

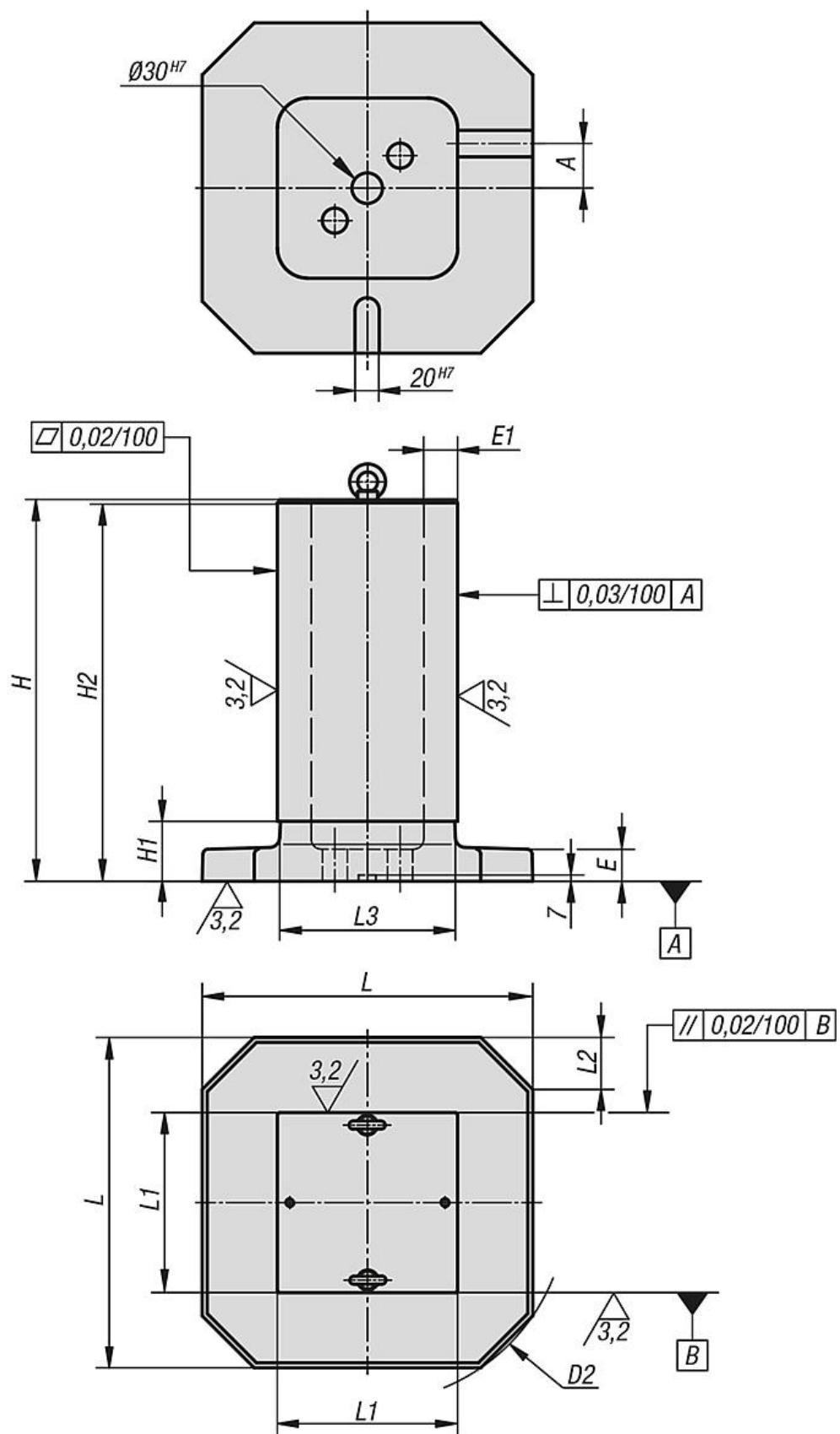

Nuestros productos

Referencia	A	D2	E	E1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3
01852-320180	32,5	400	32	25	381	80	378	330	180	52	174
01852-400270	50	500	32	32	485	60	482	410	270	62	262
01852-500320	55	630	40	40	603	100	600	510	320	70	312