



## Descripción

### Material:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

### Versión:

Acero galvanizado.

Acero inoxidable con acabado natural.

### Indicación:

Los racores de lubricación de embudo se prestan especialmente para el montaje al ras o empotrado.

Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.

Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.

### Montaje:

El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el  $\varnothing$  del pivote que hemos indicado.


### Indicación sobre el dibujo:

Forma A: recto

Forma B: ángulo de 45°

Forma C: ángulo de 90°

## Planos

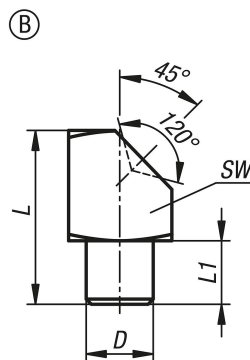

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	D	L	L1	SW
97942-01-120811	B	acero	cincado	8	15	5	11
97942-01-121011	B	acero	cincado	10	15	6	11

